


Соединительные трубопроводы для обвязки
блоков между собой не входят в зону
поставки ООО «Данфосс»

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-------------|------|------------------------|---------------------------|--|
| Estimated weight: | | | Belongs to: | | Alternative materials: | | |
| Supply with certificate | | | | | | | |
| | | Projection | Scale | Size | Material | | |
| | | | 1:20 | A3 | Danfoss Standard | | |
| Mrk. | Approval/Rev | Date | | | | Designation | |
| Replace | | | | | | AYY-C-050-065-C-S V2 | |
| Design | LCI/14.01.2015 | | | | | Стандартный узел смешения | |
| Approval | | | | | | (Standard mixing loop) | |
| Confidential: Property of Danfoss A/S, Nordborg, Denmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss A/S. | | | | | | No. АУУ-С-050-065-С-С V2 | |
| | | | | | | General tolerances | |
| | | | | | | 1/3 | |

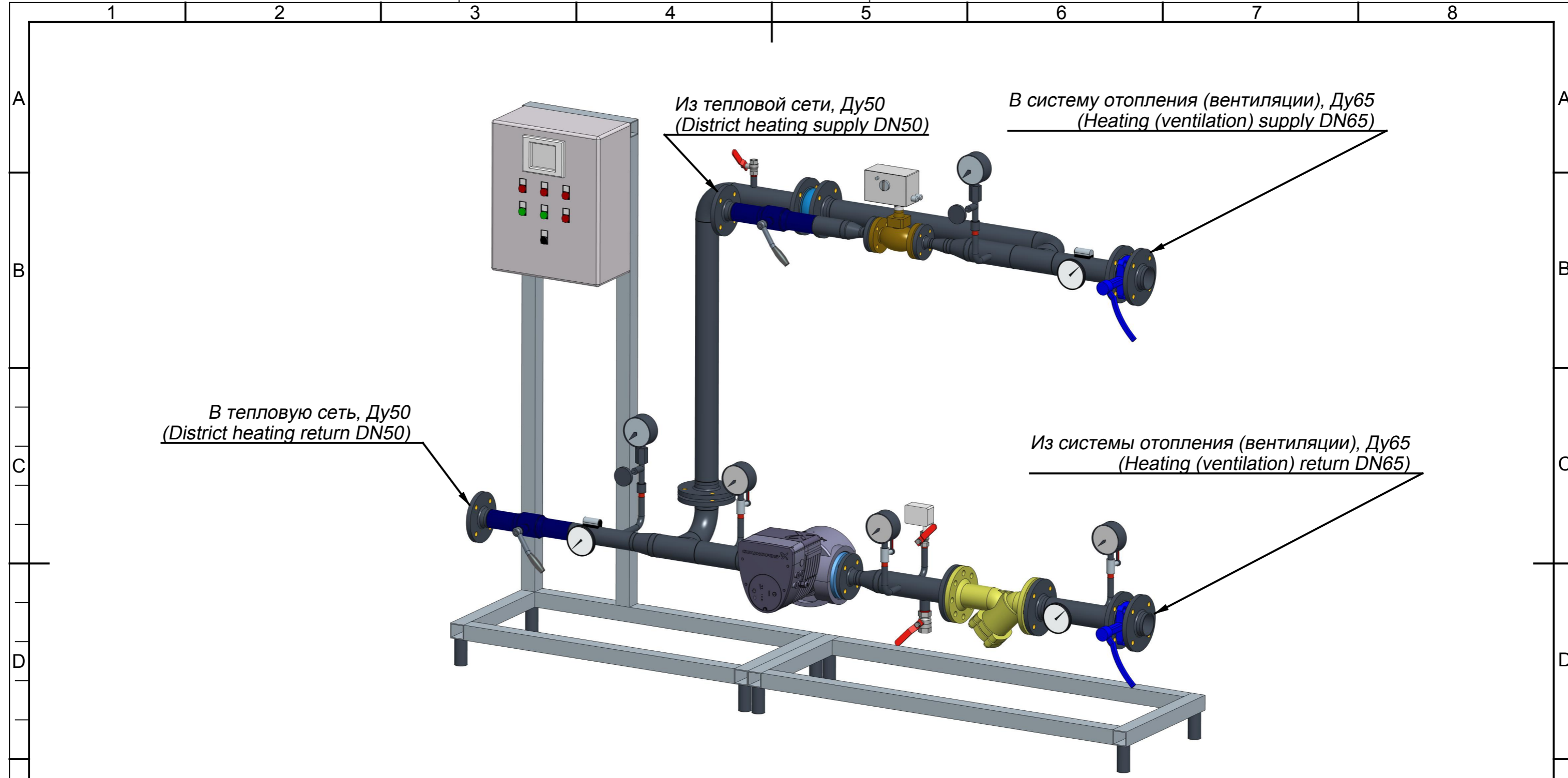

В тепловую сеть, Ду50
(District heating return DN50)

Из тепловой сети, Ду50
(District heating supply DN50)

В систему отопления (вентиляции), Ду65
(Heating (ventilation) supply DN65)


Из системы отопления (вентиляции), Ду65
(Heating (ventilation) return DN65)

Укажите длину проводов, требуемую для соединения шкафа автоматизации с БТП (не более 20 метров). Если длина проводов не будет указана в поле ниже, то ООО "Данфосс" принимает по умолчанию длину проводов от шкафа автоматизации к БТП равную 5 метрам.

Укажите требуемую длину _____ метров

БТП поставляется на объект в упаковке состоящей из деревянного бруса 15x15 см в основании, вертикальных и горизонтальных подпорок из бруса 6x10 см и обшивки из ОСБ плиты. Для защиты от атмосферных осадков до монтажа обшивки из ОСБ плиты БТП закрывается полиэтиленовой пленкой. Для распаковки БТП на объекте требуются следующие инструменты: шуруповерт, гвоздодер, канцелярский нож

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-------------|------|------------------------|---------------------------|--|
| Estimated weight: | | | Belongs to: | | Alternative materials: | | |
| Supply with certificate | | | | | | | |
| | | Projection | Scale | Size | Material | | |
| | | | 1:20 | A3 | Danfoss Standard | | |
| Mrk. | Approval/Rev | Date | | | | Designation | |
| Replace | | | | | | AYY-C-050-065-C-S V2 | |
| Design | LCI/14.01.2015 | | | | | Стандартный узел смешения | |
| Approval | | | | | | (Standard mixing loop) | |
| Confidential: Property of Danfoss A/S, Nordborg, Denmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss A/S. | | | | | | No. AYY-C-050-065-C-S V2 | |
| | | | | | | General tolerances | |
| | | | | | | 2/3 | |

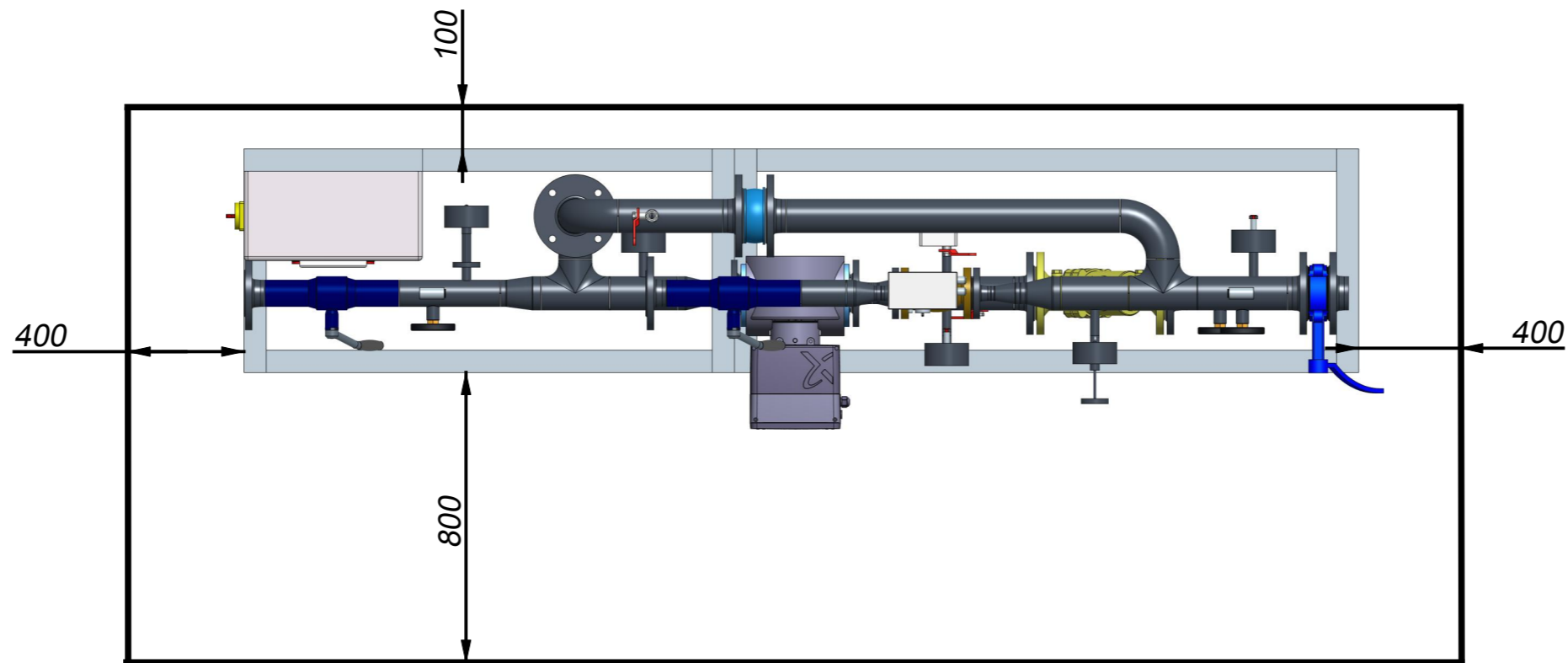

На данном виде область вокруг блока показана рекомендованная зона обслуживания БТП. БТП следует размещать, выдерживая указанные расстояния от стен или другого оборудования, для обеспечения этой зоны.

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|-------------|------|---------------------------|--|
| Estimated weight: | | | Belongs to: | | Alternative materials: | |
| Supply with certificate | | | | | | |
| | | Projection | Scale | Size | Material | |
| | | | 1:20 | A3 | Danfoss Standard | |
| Mrk. | Approval/Rev | Date | | | Designation | |
| Replace | | | | | AYY-C-050-065-C-S V2 | |
| Design | LCI/14.01.2015 | | | | Стандартный узел смешения | |
| Approval | | | | | (Standard mixing loop) | |
| Confidential: Property of Danfoss A/S, Nordborg, Denmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss A/S. | | | | | No. АУУ-С-050-065-С-С V2 | |
| | | | | | General tolerances | |
| | | | | | 3/3 | |